

### 简洁、灵活、高效

#### 获益

##### 机架控制台

- 显示  
18.5英寸LCD屏，16:9屏宽比。最高支持1920 X1080 @ 60 Hz分辨率。
- 形状  
在1U机架空间内集成KVM切换器与液晶控制台。液晶控制台可整机推入机柜，并自动锁定防止滑出。
- 兼容性  
CLRA控制台兼容市面主流KVM切换器和服务器
- 用户界面  
采用高效的OSCAR菜单界面，并配有多种语言。
- 本地和远程访问  
预置KVM在需要时可访问所有服务器和网络设备。
- 便捷  
全尺寸键盘，双键触控板和2个USB 2.0直通接口

##### KVM型号

- 多种规格可选  
融合KVM交换机配有8或16口，本地或远程访问服务器。

全新Avocent®CLRA液晶KVM套件帮您随时管理服务器、网络交换机，和其他IT设备。

#### 数据中心接入点的选择

作为一位繁忙的IT专业人士，如何保持高效率访问IT设备至关重要。低效、不便、笨重的维护设备及占用空间的屏幕和键盘让人不可忍受，全新Avocent®CLRA液晶KVM套件，带给你更简洁、灵活和高效的使用体验。

#### 简洁

Avocent®CLRA机架式LCD控制台集成18.5”显示器、键盘、触摸鼠标，具有两个USB2.0端口，可以在您的控制台和连接的设备之间提供更快的数据传输。新一代高适用性L型滑轨式导轨，无需工具安装，安全可靠，同时滑轨兼容Vertiv Autoview系列KVM，共享1U空间。

#### 灵活、高效

Avocent®CLRA控制台可预置KVM，可以在1U空间中同时容纳LCD控制台和一个KVM设备。通过领先的Avocent®访问技术，及最新的Avocent®数据中心KVM解决方案，您可以高效、便捷地使用管理你的IT设备。



## 规格

### CLRA19KMM

高 (机架单位)	1U
包装箱参数 (仅控制台)	
包装箱尺寸	830mm x 580mm x 180mm
包装箱重量	14.2KG
净参数 (仅控制台)	
净尺寸	481.3mmX526.4mmX42.5mm
净重	8.3kg

### 8.3kgCLRA适合安装的机架深度

仅控制台	620mm-920mm
------	-------------

### 18.5 英寸 LED 显示屏

功率	22W
最大	17W
额定	<1W

待机	
自适应电源	输入电压: 100V ~ 240V AC
电源插头	IEC C-14 插头
显示方式	18.5 英寸 LED/LCD 显示屏, 16:9 宽高比
分辨率	60Hz 最佳分辨率 1366x768 60Hz 最大分辨率 1920x1080 60Hz 最小分辨率 640x400
缩放比例	全屏, 宽高比

### 鼠标/键盘


键盘	100键键盘及触摸板
指示设备	触摸板 (带左右键)
输入协议	USB

### USB 接口

USB2.0	2 个直通端口
--------	---------

### 运行参数

温度	
运行	0°C ~ 50°C
储存	-20°C ~ 60°C
湿度	
运行	10% - 80%
储存	5% - 95%
海拔	最大3000 米

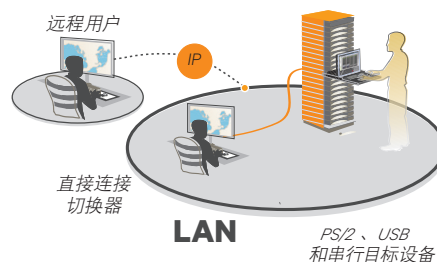

## 采购明细

液晶套件型号	产品描述
CLRA19KMM	18.5"液晶机架控制台 (三合一, 含标准KVM线缆)
CLRA19KMM8D	IP式18.5"液晶机架四合一控制台 (含8端口IPKVM切换器及8个网线式IO模块)
CLRA19KMM16D	IP式18.5"液晶机架四合一控制台 (含16端口IPKVM切换器及16个网线式IO模块)
可选 IO 式模块	产品描述
SFIQ-VGA	新一代服务器接口模块, 小体积易管理, VGA视频接口, USB 键盘鼠标, 虚拟媒体, 支持CAC
MPUIQ-VMCHS	MPU服务器接口模块, VG视频接口, USB键盘鼠标, 虚拟媒体, 支持CAC
MPUIQ-VMCDV	MPU服务器接口模块, DVI-D视频接口, USB键盘鼠标, 虚拟媒体, 支持CAC
MPUIQ-VMCHD	MPU服务器接口模块, HDMI视频接口, USB键盘鼠标, 虚拟媒体, 支持CAC
MPUIQ-VMCDP	MPU服务器接口模块, DisplayPort视频接口, USB键盘鼠标, 虚拟媒体, 支持CAC
DSAVIQ-PS2M	MPU/DSR数字KVM连接模块, 支持服务器KVM管理, VGA+PS2 键鼠, 支持虚拟媒体"
AVRIQ-SRL	AutoView系列IO模块。RS232串行接口 (需要UPD模块供电)

